



品番：EA940DM-123

品名：スクリーレス端子台(連結用/黄)

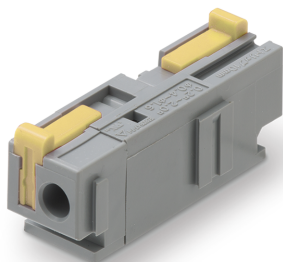

販売価格	220円(税抜)／ 242円(税込)		
カタログ価格	220円(税抜)／242円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 （2026/03/24 21:20現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1187ページ		

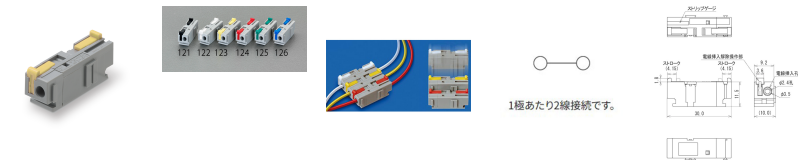

仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	ML-7000-Y
極数	1極	定格	300V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V(1分間)
定格適合電線	単線: φ1.2mm 撚線: 1.25mm ² (素線径 φ0.18mm以上)	使用可能電線範囲	単線: φ0.4mm～φ1.6mm 撚線: 0.2mm ² ～2.0mm ² (素線径 φ0.18mm以上)
標準剥き線長	10mm	主絶縁材	本体:ナイロン66 ボタン:PPE
色	黄	サイズ	10×30×11.5(H)mm
推奨適合工具	マイナスドライバー(ボタンを押し込める物なら何でも可)		
側面にある凹凸部を利用して連結が可能。 ※連結時ピッチ:9.2mm			
連結させることで、多極化できます。			
1極2線式			
ボタンロック機構			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.