


品番：EA940DM-124

品名：スクリーレス端子台(連結用/赤)

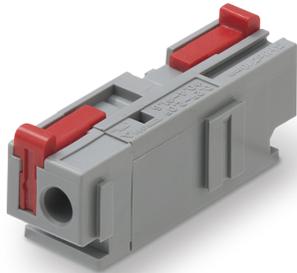

販売価格	280円(税抜) / 308円(税込)		
カタログ価格	280円(税抜) / 308円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2025/08/07 14:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1233ページ		



### 仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	ML-7000-R
極数	1極	定格	300V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V(1分間)
定格適合電線	単線: φ1.2mm 撚線: 1.25mm <sup>2</sup> (素線径 φ0.18mm以上)	使用可能電線範囲	単線: φ0.4mm~φ1.6mm 撚線: 0.2mm <sup>2</sup> ~2.0mm <sup>2</sup> (素線径 φ0.18mm以上)
標準剥き線長	10mm	主絶縁材	本体:ナイロン66 ボタン:PPE
色	赤	サイズ	10×30×11.5(H)mm
推奨適合工具	マイナスドライバー(ボタンを押し込める物なら何でも可)		

側面にある凹凸部を利用して連結が可能。  
※連結時ピッチ:9.2mm

連結させることで、多極化できます。

1極2線式

ボタンロック機構

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.