

 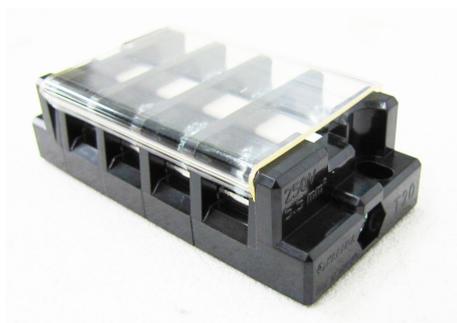


品番：EA940DM-14

品名：4極[250V/ 40A] 組端子台

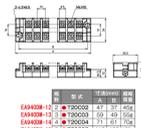

販売価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
カタログ価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/27 15:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1188ページ		



仕様

メーカー	パトライト(春日電機)	型番	T20C04
絶縁電圧	250V	適合電線と最大電流	1.25mm ² :15A 2mm ² :20A 3.5mm ² :30A 5.5mm ² :40A
極数	4	端子ねじ	M4×10
締付トルク	1.4~1.8N・m	適合圧着端子	1.25-4 2-4 3.5-4 5.5-4
ユニットサイズ	71×34×22(D)mm	取付ピッチ	61mm
重量	70g	難燃グレード	UL94HB

ねじ端子台(組式)

セルフアップ式

カバーと記名シール付き

RoHS10対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.