


品番：EA940DM-160

品名：300V/10A スクリューレス端子台セット(ハ° 祢用)

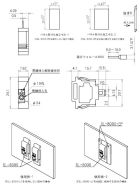

販売価格	19,800円(税抜)／21,780円(税込)			
カタログ価格	19,800円(税抜)／21,780円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/24 20:13現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	LSL-8000-ST
極数	1極	定格	300V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V (1分間)
定格電流適合電線	単線: φ1.2mm 撚線: 1.25mm ² (素線径 φ0.18mm以上)	使用可能電線範囲	単線: φ0.4mm～φ1.2mm 撚線: 0.2mm ² ～1.25mm ² (素線径 φ0.18mm以上) フェルール: 0.25mm ² ～0.5mm ²
標準剥き線長	9mm～10mm	取付板厚	0.8mm～2.0mm
主絶縁材	本体:ナイロン66(UL94V-0) ボタン:PPE(UL94V-0)	端子金具	187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子
ボタン色	全6色	サイズ	7.62×25.9×24.1(H)mm
〈セット内容〉			
6色セット(黒、白、黄、赤、緑、青)	各10個入	ケースサイズ	167×126×62(H)mm
パネル貫通タイプ			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.