


品番：EA940DM-161

品名：スクリーレス端子台(ハ° 衤用・連結/黒)

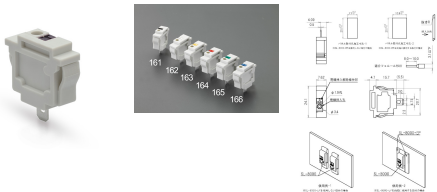

販売価格	345円(税抜)／ 380円(税込)			
カタログ価格	345円(税抜)／380円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/24 21:53現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	SL-8000-B
極数	1極	定格	300V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V (1分間)
定格電流適合電線	単線: φ1.2mm 撚線: 1.25mm ² (素線径 φ0.18mm以上)	使用可能電線範囲	単線: φ0.4mm～φ1.2mm 撚線: 0.2mm ² ～1.25mm ² (素線径 φ0.18mm以上) フェルール : 0.25mm ² ～0.5mm ²
標準剥き線長	9mm～10mm	取付板厚	0.8mm～2.0mm
主絶縁材	本体:ナイロン66(UL94V-0) ボタン:PPE(UL94V-0)	端子金具	187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子
ボタン色	黒	サイズ	7.62×25.9×24.1(H)mm
パネル貫通タイプ			
RoHS対応品			