


品番 : EA940DM-165

品名 : スクリューレス端子台(ハ° 礼用・連結/緑)

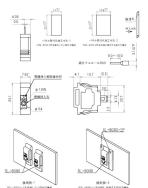

販売価格	345円(税抜)／380円(税込)		
カタログ価格	345円(税抜)／380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 20:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	SL-8000-G
極数	1極	定格	300V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V(1分間)
定格電流適合電線	単線: ϕ 1.2mm 撚線: 1.25mm ² (素線径 ϕ 0.18mm以上)	使用可能電線範囲	単線: ϕ 0.4mm～ ϕ 1.2mm 撚線: 0.2mm ² ～1.25mm ² (素線径 ϕ 0.18mm以上) フェルール: 0.25mm ² ～0.5mm ²
標準剥き線長	9mm～10mm	取付板厚	0.8mm～2.0mm
主絶縁材	本体: ナイロン66(UL94V-0) ボタン: PPE(UL94V-0)	端子金具	187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子
ボタン色	緑	サイズ	7.62×25.9×24.1(H)mm
パネル貫通タイプ			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.