



品番：EA940DM-216

品名：16極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)

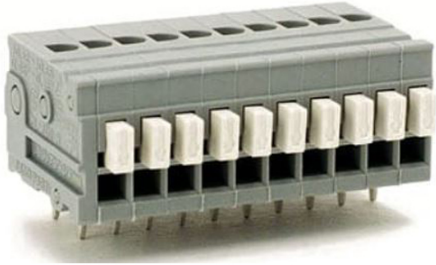

販売価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
カタログ価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/05/14 23:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1187ページ		

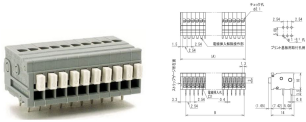

#### 仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	ML-700-NH-16P
極数	16極	定格	50V-3A
絶縁抵抗	DC500V、50MΩ以上	耐電圧	AC1500V (1分間)
定格適合電線	単線: φ0.65mm 撚線: 0.32mm <sup>2</sup> (素線径 φ0.12mm以上)	使用可能電線	単線: φ0.32~0.65mm 撚線: 0.08~0.32mm <sup>2</sup> (素線径 φ0.12mm以上)
標準剥き線長	9~10mm	端子金具	PC端子
端子間ピッチ	2.54mm	サイズ(幅)	42.14mm
サイズ(奥行×高さ)	15.6×13.5mm	材質	本体: ナイロン66 ボタン: 変性PPE
推奨適合工具	マイナスドライバー (軸径 φ3mm、刃先幅2.6mm)		
基板用			
チェック孔有			
RoHS対応品			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.