
 


品番：EA940DM-235

品名：15極[50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)

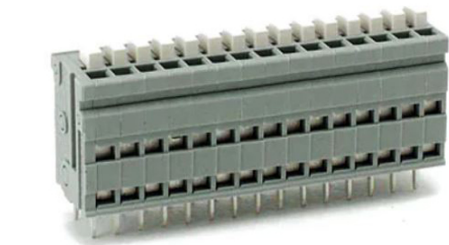

販売価格	1,080円(税抜)／1,188円(税込)			
カタログ価格	1,080円(税抜)／1,188円(税込)			
在庫数	最新在庫: 25 (2025/09/04 03:57現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1233ページ			



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	ML-700-NV-15P
極数	15極	定格	50V-3A
絶縁抵抗	DC500V、50MΩ以上	耐電圧	AC1500V (1分間)
定格適合電線	単線: φ0.65mm 撚線: 0.32mm ² (素線径φ0.12mm以上)	使用可能電線	単線: φ0.32～0.65mm 撚線: 0.08～0.32mm ² (素線径φ0.12mm以上)
標準剥き線長	9～10mm	端子金具	PC端子
端子間ピッチ	2.54mm	サイズ(幅)	39.60mm
サイズ(奥行×高さ)	10×15.65mm	材質	本体: ナイロン66 ボタン: 変性PPE
推奨適合工具	マイナスドライバー (軸径φ3mm、刃先幅2.6mm)		
基板用			
チェック孔有			
RoHS対応品			

