
 
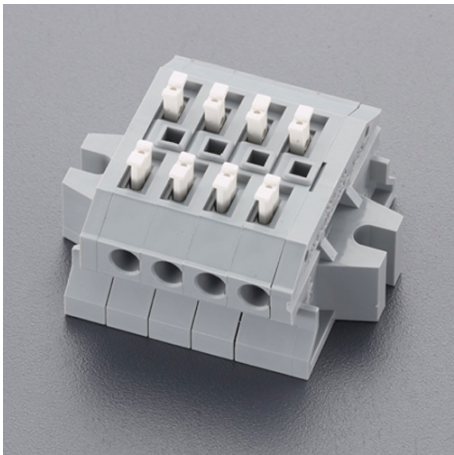



品番：EA940DM-66


品名：6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台

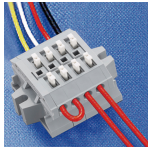

販売価格	1,090円(税抜)／1,199円(税込)		
カタログ価格	1,090円(税抜)／1,199円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 11:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1233ページ		

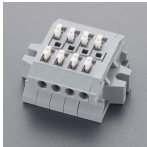

1極あたり2線接続です。

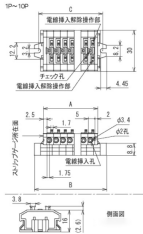

仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	ML-1700-A-6P
極数	6極	定格	300V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V (1分間)
定格適合電線	単線: φ1.2mm 撚線: 1.25mm ²	使用可能電線	単線: φ0.4～1.2mm 撚線: 0.3～1.25mm ² (素線径 φ0.18mm以上)
標準剥き線長	10mm	端子間ピッチ	5mm
材質	本体:ナイロン66 ボタン:変性PPE	サイズ(幅)	47.5mm
サイズ(奥行×高さ)	30×18.6mm	推奨適合工具	マイナスドライバー (軸径 φ3mm、刃先幅2.6mm) ※ボタンを押し込める物なら何でも可
中継型			
1極2線式			
チェック孔有			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.