


品番 : EA940DM-72A

品名 : DC300V/5A スクリューレス端子台(2P)

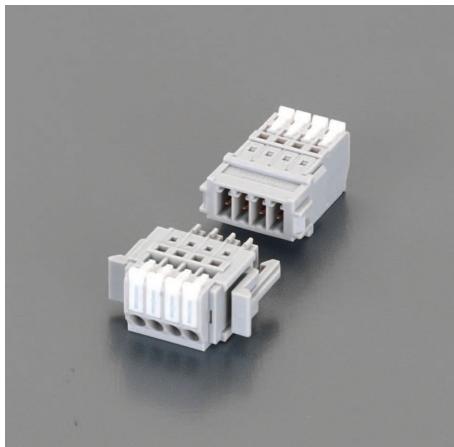

販売価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
カタログ価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
在庫数	最新在庫: 48 (2025/12/15 03:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1233ページ		



## 仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	SL-4000-AS-2PGY
極数	2極	定格	DC300V・5A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V(1分間)
総合接触抵抗(初期値)	30mΩ以下	定格適合電線	単線: φ 0.8mm 撚線: 0.5mm <sup>2</sup> (素線径 φ 0.18mm以上)
使用可能電線範囲	単線: φ 0.4~1.2mm 撚線: 0.2~1.25mm <sup>2</sup> (素線径 φ 0.18mm以上)	標準剥き線長	9mm
端子間ピッチ	3.81mm	材質	本体: ナイロン66 ボタン: 变成PPE
サイズ	22.81(W)×47.5(D)×14.7(H)mm	推奨適合工具	マイナスドライバー (ボタンを押し込む物なら何でも可)
2ピース端子台			
ボタンロック機構			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

