
 
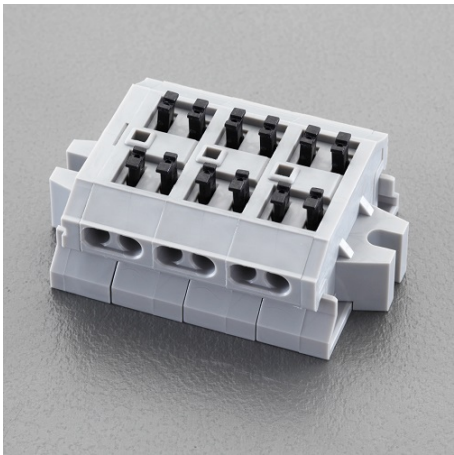


品番：EA940DM-83


品名：3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台



販売価格	970円(税抜)／1,067円(税込)		
カタログ価格	970円(税抜)／1,067円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/08 04:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

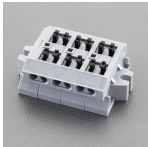

1極あたり4線接続です。

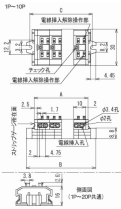

仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	ML-1700-B-3P
極数	3極	定格	300V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V(1分間)
定格適合電線	単線:φ1.2mm 撚線:1.25mm ²	使用可能電線範囲	単線:φ0.4mm~1.2mm 撚線:0.3mm ² ~1.25mm ² (素線径φ0.18mm以上)
標準剥き線長	10mm	端子間ピッチ	5mm
材質	本体:ナイロン66 ボタン:変性PPE	サイズ(幅)	47.5mm
サイズ(奥行×高さ)	30×18.6mm	推奨適合工具	マイナスドライバー(ボタンを押し込める物なら何でも可)
中継型			
1極4線式			
チェック孔あり			
UL規格取得			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.