


品番：EA940DP-545

品名：φ4mm パネルマウントソケット(緑)

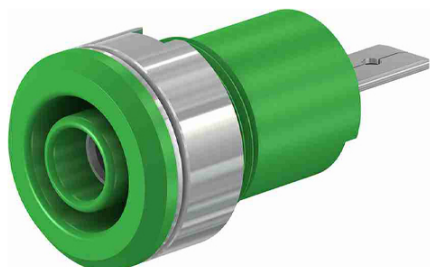

販売価格	265円(税抜) / 292円(税込)		
カタログ価格	265円(税抜) / 292円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/07 10:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1179ページ		



#### 仕様

定格電流	24A	定格電圧	1000V, CAT III 600V, CAT IV
取付穴径(mm)	φ 12.2	色	緑
適合プラグ	φ 4mm	適合フラット端子	4.8×0.8mm
ねじ	M12×0.75	材質	真鍮 (表面処理電気接点: ニッケルメッキ、 基材電気接点: CuZn)

プラスチック、金属等のパネルに開けられた穴にネジ止めします。

絶縁タイプ

ファストン端子接続用フラットタブ

1回に限り90°に曲げることができます。

IEC EN 61010-2-030に準拠

※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

