


品番：EA940DP-774

品名：φ4mm バナナプラグ(スタック接続/黄)

	販売価格	965円(税抜)／1,062円(税込)		
	カタログ価格	965円(税抜)／1,062円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 23 (2026/02/24 21:25現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ		1180ページ		

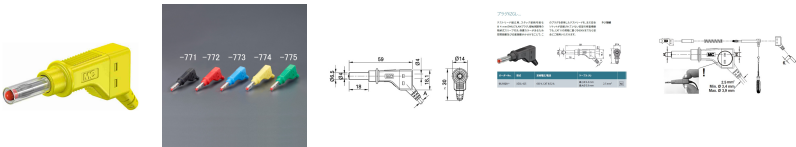

仕様

定格電圧	600V、CAT II	定格電流	32A
適合プラグ	φ4mm	ケーブル外径	φ3.4～3.9mm
適用電線	2.5mm ²	全長	59mm
色	黄	結線方法	ねじ止め式
材質	表面処理: Ni 基材: CuZn	適合	EA940DP-571～-575、-581～-585
テストリード組立用			
スタック接続可能なφ4mmのバナナプラグです。			
接触保護用の格納式スリーブ付			
IEC EN 61010-031に準拠			
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)			
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

