


品番：EA940DP-775

品名：φ4mm バナナプラグ(スタック接続/緑)

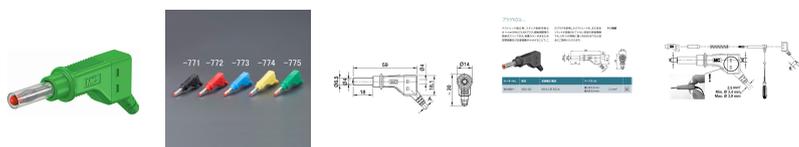

販売価格	965円(税抜) / 1,062円(税込)		
カタログ価格	965円(税抜) / 1,062円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/04/29 11:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1180ページ		



#### 仕様

定格電圧	600V、CAT II	定格電流	32A
適合プラグ	φ4mm	ケーブル外径	φ3.4~3.9mm
適用電線	2.5mm <sup>2</sup>	全長	59mm
色	緑	結線方法	ねじ止め式
材質	表面処理: Ni 基材: CuZn	適合	EA940DP-571~-575、-581~-585

テストリード組立用

スタック接続可能なφ4mmのバナナプラグです。

接触保護用の格納式スリーブ付

IEC EN 61010-031に準拠

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

