


品番：EA940DY-11

品名：80x 80mm/25mm(AC100V) ファン



販売価格	5,300円(税抜)／ 5,830円(税込)		
カタログ価格	5,300円(税抜)／ 5,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/26 13:24現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1201ページ		

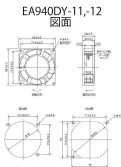

仕様

メーカー	山洋電気	型番	109S050
フレームサイズ(角径)	80mm	厚さ	25mm
材質	フレーム:アルミニウム 羽根:樹脂	定格電圧	100V
使用電圧範囲	90～110V	周波数	50/60Hz
拘束電流	50Hz:0.13A 60Hz:0.11A	定格電流	50Hz:0.12A 60Hz:0.1A
定格入力	50Hz:9W 60Hz:7W	定格回転速度	50Hz:2650rpm 60Hz:3100rpm
最大風量	50Hz:0.63m3/min 60Hz:0.76m3/min	最大静圧	50Hz:27.5Pa 60Hz:38.3Pa
音圧レベル	50Hz:30dB 60Hz:33dB	使用温度範囲	-30～+60℃
期待寿命	25000時間	重量	270g
PWMコントロール機能なし			
リブなし			
UL規格、CSA規格			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.