
 
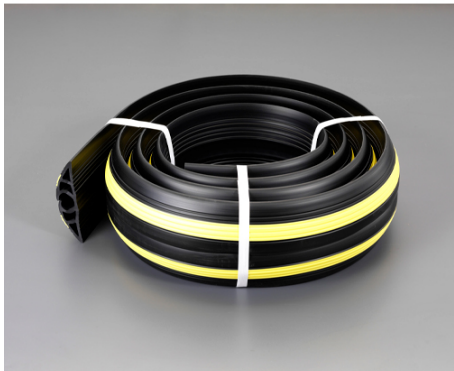


品番：EA940HB-31

品名：φ30mmx 4m トラケープロテクター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 23,500円(税抜) / 25,850円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 23,500円(税抜) / 25,850円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/06/06 14:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 2262ページ                      |      |   |

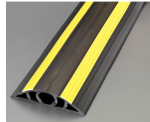

### 仕様

|         |                 |     |                |
|---------|-----------------|-----|----------------|
| メーカー    | 大研化成工業          | 型番  | CP2-30X4MBK    |
| 用途      | 電線・ケーブル・ホースの保護に | サイズ | 150(W)×40(H)mm |
| 適合ケーブル径 | φ30mm           | 全長  | 4m             |
| 参考耐荷重   | 約8t             | 重量  | 12.6kg         |
| 材質      | 軟質塩化ビニール樹脂      | カラー | ブラック(黄色ライン入り)  |
| 規格      | 難燃性: UL94規格HB相当 |     |                |

屋外作業現場・構内通路・イベント会場に設置することで、車輛の通行による被覆の損傷や、歩行者の引っ掛け・つまずき転倒事故を防止します。

耐衝撃性、耐候性に優れた軟質塩化ビニール樹脂を使用で、屋外使用に強いです。

上面は出し入れしやすいソフトな構造

長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能

日本製

ROHS2対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

