
 


品番：EA940HN-2

品名：190x37mmx5m トラケープルプロテクター

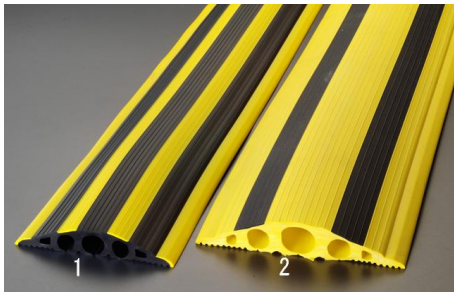


販売価格	99,800円(税抜) / 109,780円(税込)		
カタログ価格	99,800円(税抜) / 109,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/06 12:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応します。			
床面のスリットを広げて電線を簡単に挿入することができます。			
幅広のため、テープで固定しなくても安定しています。			
特殊軟質材を使用しているため、耐候性・耐寒性・熱変形性・耐油性・耐オゾン性に優れ屋内外で使用できます。			
材質	エラストマー	長さ	5m
任意の長さに切ってお使い下さい。			
耐荷重	1tまで	適合ケーブル径	φ21mm、φ31mmまで
サイズ	190mm×5m×37(H)mm		

代替品

	品番 EA940HB-21 コメント 変更点:適合ケーブル径φ20
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

