


品番：EA940LN-34

品名：フラット直流3線 近接センサー(5mm・シールド)

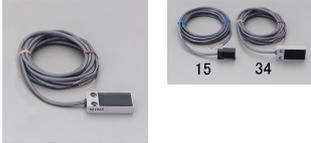

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,430円(税抜) / 9,273円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,430円(税抜) / 9,273円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/03/05 12:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1192ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------------------|--------|--------------------------|
| メーカー | オムロン (omron) | 型番 | TL-W5E1 |
| 直流3線式 | | | |
| タイプ | シールドタイプ | 検出方式 | 誘導形 |
| 検出距離 | 5mm±10% | 設定距離 | 0~4mm |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | 検出可能物体 | 磁性金属 (非磁性は検出距離が低下します) |
| 標準検出物体 | 鉄18×18×1mm | 応答周波数 | DC:300Hz |
| 電源電圧 | DC12~24V、リップル20%以下 | 使用電圧 | DC10~30V |
| 表示灯 | 動作表示(赤色) | コード長 | 2m |
| 構造 | シールドタイプ | 周囲温度範囲 | -25~70℃ |
| 周囲湿度範囲 | 35~95%RH | 保護構造 | IP67 |
| 重量 | 約70g | 材質 | ケース:アルミダイカスト 検出面:耐熱ABS |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

