

 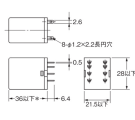


品番：EA940MP-53H

品名：DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダ`イオ`ト`内蔵

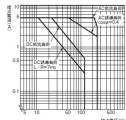

販売価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
カタログ価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/25 19:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1189ページ		



### 仕様

メーカー	オムロン (omron)	型番	MY2ZN-D2
極数	2極	動作表示	LED
保護構造	閉鎖型(ケース入り)	端子構造	プラグイン端子
コイル定格	DC24V 36.9mA	コイル抵抗	650Ω
動作電圧	80%以下	復帰電圧	10%以上
最大許容電圧	110%	消費電力	約0.9W
接点定格負荷	抵抗負荷: AC220V 5A DC24V 5A 誘導負荷: AC220V 2A (cos φ=0.4) DC24V 2A (L/R=7ms)	定格通電電流	5A
最大接点電圧	AC250V DC125V	最大接点電流	AC: 5A DC: 5A
接点構成	2c	接点機構	ツイン
接点材質	Auメッキ+Ag	接触抵抗	50mΩ以下
動作時間	20ms以下	復帰時間	20ms以下
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)	耐電圧	コイルと接点間: AC2000V 異極接点間: AC2000V 同極接点間: AC1000V (50/60Hz)

			1 min)
使用温度範囲	-55°C~60°C	サイズ	21.5(W)×28(D)×36(H)mm
質量	約35g		
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵形			
動作表示灯付き			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.