


品番：EA940MX-4

品名：200V/0.4kw インバーター(3相モーター用)

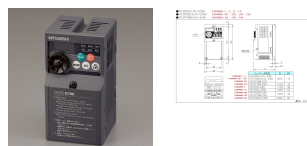

販売価格	23,900円(税抜) / 26,290円(税込)		
カタログ価格	23,900円(税抜) / 26,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/05/16 01:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1201ページ		



### 仕様

メーカー	三菱電機	型番	FR-D720-0.4K
モーター容量	0.4kw	定格出力容量	1.0kVA
定格出力電流	2.5A	出力電圧	三相:200~240V
定格入力電圧	三相:200~240V(50/60Hz)	保護構造	閉鎖形(IP20)
冷却方式	自冷	重量	0.8kg
出力周波数範囲	0.2~400Hz	使用周囲温度	-10~50℃(凍結のないこと)


簡単・小型のモーター制御用インバーター

屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)

スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現

セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。

### 代替品

	品番 EA940MX-4A コメント 仕様をご確認ください。
---	-----------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.