


品番 : EA940PK-72

品名 : DC30V SPD(ITVカメラ用)

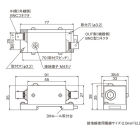

販売価格	41,500円(税抜) / 45,650円(税込)		
カタログ価格	41,500円(税抜) / 45,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 17:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

用途	ITV・監視カメラ、BNCを使用した機器	最大連続使用電圧Uc	30V DC
定格電流	200mA	電圧防護レベルUp	線間: 80V以下 対地間: 500V以下
残留電圧	45V ※8/20 μ s: 5kA短絡回路電流印加時 (C2)、10/350 μ s: 2.5kA短絡回路 電流印加時(D1)	直列抵抗/線	2 Ω
インパルス耐久性	C2 (8/20 μ s): 10kA D1 (10/350 μ s): 5kA ※カテゴリC2、D1に対応。インパルス 耐久性C2: 8/20 μ s 10kA(正負・各5 回・計10回)、D1: 10/350 μ s 5kA (正負・各1回・計2回)	伝送周波数帯域	DC~20MHz
コネクタ	BNC型75 Ω	挿入損失	1.5dB以下
サイズ	91(W)×38.6(D)×38(H)mm	重量	約105g
規格	国土交通省 公共建築工事標準仕様 書 適合品 JIS C 5381-21 対応		

ITV・監視カメラを雷サージから保護します。

DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法

SA-ITV24Jは電源重畳に対応します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.