



品番 : EA940PM-155

品名 : 2.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル 8K対応

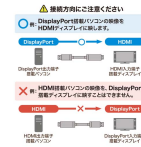

販売価格	7,000円(税抜) / 7,700円(税込)		
カタログ価格	7,000円(税抜) / 7,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 18:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

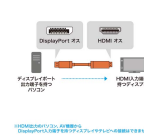

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KC-DPHD8K20
コネクタ	DisplayPortコネクタオス HDMI オス(HDMI Type A オス) ※DisplayPortコネクタには抜け止めフックはありません。	ケーブル長	約2m(コネクタ含む両端までの長さ)
ケーブル外径	約6.0mm	重量	約65g
材質	線材被覆:PVC	カラー	ブラック
線材規格(UL)	UL20276	規格	DisplayPort Ver.1.4準拠、HDMI Ver.2.1準拠
解像度	最大8K(7680×4320)60Hz /30Hz、4K(3840×2160)144Hz /120Hz/60Hz/30Hz	対応機種	<パソコン> 各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持つ機種に対応します。 <ディスプレイ・テレビ> 各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど ※HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ機種に対応します。

DisplayPortを搭載したパソコンとHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビとを接続するときに使用するケーブル

パソコンのDisplayPortからの出力信号をHDMI信号に変換し、液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI入力端子を持つ機器に映像と音声を出力できます

パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張したり、複製(ミラーリング)が可能

ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます

8K対応機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます

HDR出力対応のパソコンとディスプレイを接続すると、HDRの映像を出力することができます

HDCP2.3、HDCP1.4に対応

《ご注意》

※各解像度・各機能に対応した、パソコン・ディスプレイ・再生用ソフト・コンテンツが必要です。

※8Kの映像出力にはDSC(Display Stream Compression)に対応した機器が必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.