


品番：EA940PM-169

品名：[EA940PM-170用] エクステンダ`-送信機・4分配

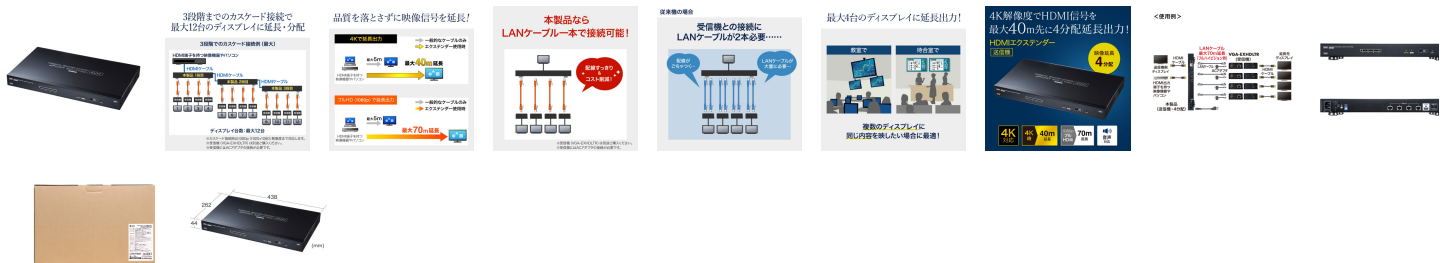

販売価格	315,700円(税抜) / 347,270円(税込)		
カタログ価格	315,700円(税抜) / 347,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1900ページ		



HDMI信号をLANケーブル1本で4K解像度なら最大40m、1080P解像度なら最大70mまで4分配して延長できるHDMIエクステンダー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-EXHDLTL4
最大表示解像度	4K/4096×2160・3840×2160 (60Hz、4:2:0)・・・カテゴリ6A使用 時(40mまで)4K /4096×2160・3840×2160 (30Hz、4:4:4)・・・カテゴリ6A使用 時(40mまで)4K /4096×2160・3840×2160 (60Hz、4:2:0)・・・カテゴリ6/5e使 用時(35mまで)4K /4096×2160・3840×2160 (30Hz、4:4:4)・・・カテゴリ6/5e使 用時(35mまで)1080p (1920×1080)・・・カテゴリ6A使用 時(70mまで)1080p (1920×1080)・・・カテゴリ6/5e使 用時(60mまで)	インターフェース	入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1 出力/RJ-45メス×4 HDMIタイプA (19pin)メス×1
HDCP	HDCP 1.4対応※ディスプレイも HDCPに対応している必要があります。	帯域幅	シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel(10.2Gbps all channel)

延長ケーブル長	70m(最大)※解像度により延長可能距離が異なります。	消費電力	18.2W(最大)
材質	スチール	対応音声信号	LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD
分配内容	4分配	環境条件	動作時/0～50℃ 湿度80%以下(結露なきこと) 保管時/−20～60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
サイズ	W438×D262×H44mm(本体サイズ)	重量	3470g
付属品	電源ケーブル×1、アース線×1、ラックマウント用金具×1、取扱説明書、保証書 《備考》※本製品はLANケーブルを使用し映像伝送をする製品でありネットワーク通信を行う製品ではありません。スイッチングハブやルーター等を経由する接続には対応しません。※既存のLAN環境に組み込むことはできません。※スイッチングハブ等を利用した分配延長出力はできません。※無線LAN、ワイヤレスルーター等を利用した無線化出力はできません。	対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど	対応受信機	VGA-EXHDLTR
対応LANケーブル	カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線)※本製品はディスプレイ1台への出力につきカテゴリ6A/6/5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。ケーブル規格により対応解像度・延長可能距離が異なります。		

HDMI信号を4分配して、LANケーブル1本で長距離延長できるHDMI分配エクステンダー(送信機)です。

4K解像度に対応しており、4Kなら最大40mまで、1080p解像度なら最大70mまでLANケーブル1本でHDMI信号を延長できます。

本製品(送信機)と別売りの受信機(VGA-EXHDLTR)間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本で延長することができます。※本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDLTR)が必要です。

高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。

複数のEDID選択機能を搭載しており、HDMI機器に対して任意のEDIDデータを認識させることができます。

19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。

HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。

3段階のカスケード接続にも対応しています。※4Kでのカスケード接続は不可。1080p(1920×1080)解像度でのカスケード接続・延長のみの対応となります。

カテゴリ6ストレートケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。

電源内蔵型でACアダプタを必要としません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.