


品番：EA940PV-36

品名：2m デュアルディスプレイケーブル(複合同軸・コア付)

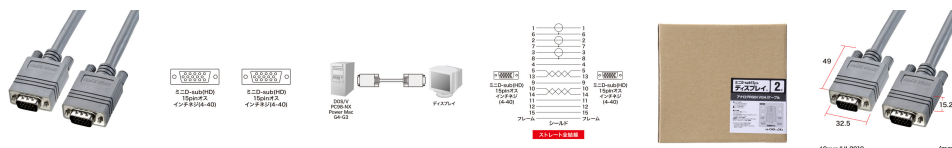

販売価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
カタログ価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/25 17:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1905ページ		



DOS/Vパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するためのケーブル

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-CHD152K2
カラー	ライトグレー	ケーブル長	2m
コネクタ形状	ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)- ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)	ケーブル直径	9mm
ケーブル規格	UL2919	結線	ストレート全結線
対応機種	<パソコン> 各社パソコン ※ミニD-sub15pin (HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種 <ディスプレイ> 各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)、プロジェクタ、テレビ ※ミニD-sub15pin (HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種 <切替器> 各社切替器 ※ミニD-sub15pin (HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ全回路切替器		

ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するためのケーブルです。

R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。

芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。


内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。

VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Play対応です。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA940PV-37</p> <p><b>コメント</b> 4m</p>
--	---

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.