


品番：EA942CH-7

品名：3.4L [油性]ウッドガード(外部用/ライトオーク)

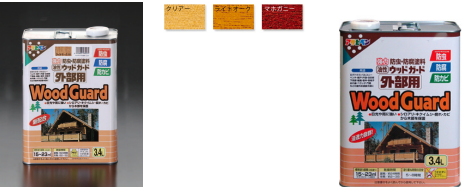

販売価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫：2（2025/04/30 15:40現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1540ページ		



仕様

カラー	ライトオーク	内容量	3.4L
塗り面積(2回塗り)	15～23m2	吸込みが大きい木部 乾燥時間(指触)	夏期：4～6時間、冬期：8～12時間
吸込みが少ない木部 乾燥時間(指触)	夏期：24時間、冬期：2～3日	重ね塗り時乾燥時間	目安：5～8時間
塗料の種類	アルキド樹脂塗料	お手入れ方法	使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。

つや消し
ログハウス・バルコニー・ベンチ・雨戸・戸袋・羽目板・下見板・破風・窓枠・窓格子・濡れ縁・ベランダ・門扉等の屋外未塗装木部にお使いください。
シロアリ、キクイムシなどに対する防虫効果を発揮します。
腐れ、カビなどに対して、長時間強力な防腐、防カビ効果を発揮します。
色あせしにくい耐候性顔料使用。
木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。
うすめず使用してください。
用具の洗浄は、ペイントうすめ液（EA942C-1～1B）か、刷毛洗い液（EA942C-2）をお使いください。

安全性を配慮した薬剤を使用しています。

代替品



品番 EA942EJ-62

コメント メーカ-違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.