


品番：EA942CH-8

品名：3.4L [油性]ウッドガード(外部用/マガホニー)

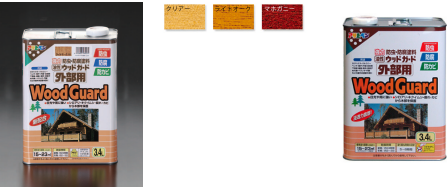

販売価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2024/05/08 17:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1557ページ		



仕様

カラー	マホガニー	内容量	3.4L
塗り面積(2回塗り)	15～23m2	吸込みが大きい木部 乾燥時間(指触)	夏期:4～6時間、冬期:8～12時間
吸込みが少ない木部 乾燥時間(指触)	夏期:24時間、冬期:2～3日	重ね塗り時乾燥時間	5～8時間
うすめ方	うすめずにそのまま塗ってください。	塗料の種類	アルキド樹脂塗料
ツヤなし			
ログハウス・バルコニー・ベンチ・雨戸・戸袋・羽目板・下見板・破風・窓枠・窓格子・濡れ縁・ベランダ・門扉等の屋外未塗装木部にお使いください。			
シロアリ、キクイムシなどに対しての防虫効果を発揮します。			
腐れ、カビなどに対して、長時間強力な防腐、防カビ効果を発揮します。			
色あせしにくい耐候性顔料使用。			
木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。			
安全性を配慮した薬剤を使用しています。			
うすめず使用してください。			
用具の洗浄は、ペイントうすめ液(EA942C-1～1B)か、刷毛洗い液(EA942C-2)をお使いください。			

代替品

	品番 EA942EJ-64 コメント メーカ違い
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.