


品番 : EA942EW-1

品名 : 1.0kg 水性床用蛍光塗料(イエロー)

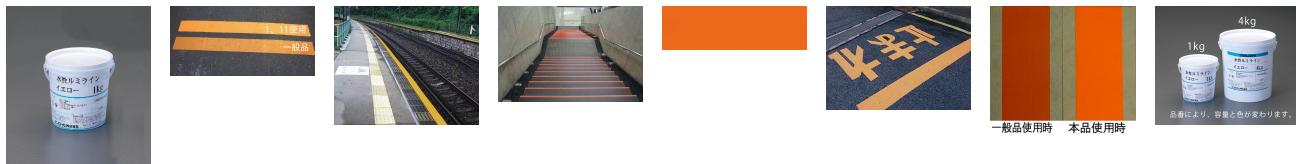

販売価格	14,200円(税抜)／15,620円(税込)		
カタログ価格	14,200円(税抜)／15,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 15:22現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1545ページ		



## 仕様

つや消し			
内容量	1kg	色	イエロー
乾燥時間(指触)	20°C:約30分 冬期:約1時間	塗り面積(2回塗り)	1kg:2m <sup>2</sup> 、4kg:8m <sup>2</sup>
工場・倉庫内・駅プラットホーム・駐車場・アスファルト面・コンクリート面へのラインマーキング等にご使用下さい。			
アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料です。			
下塗りに白色塗装なしで施工できます。			
乾燥性が良く、作業性に優れています。			
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料です。			
塗膜性能:付着性、耐水性、耐アルカリ性、促進耐候性良好です。			
塗膜がある場合は付着性試験を行ってください。			
塗装場所の気温や被塗物温度が5°C以下、湿度が85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。			
外部の塗装で降水、降雪の恐れがある時、強風時は塗装を避けてください。			
注意	カラー見本は、実物とは多少異なります。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.