


品番：EA942EX-21

品名：300ml 導電塗料スプレー(多用途/銀銅)

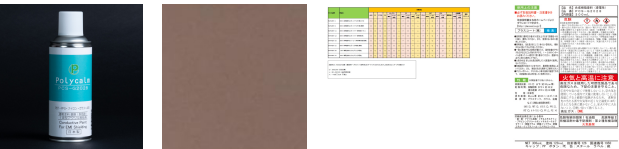

販売価格	4,900円(税抜)／5,390円(税込)		
カタログ価格	4,900円(税抜)／5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/06/22 16:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1535ページ		



仕様

メーカー	プラスコート	型番	PCS-G2028
商品名	polycalm	内容量	300ml
使用温度範囲	-50～130℃	色	灰茶
乾燥時間(指触)	約10分(25℃)	硬化時間	約12時間(25℃)
塗布面積	約0.5～1.0㎡(40μm厚)/本	耐熱温度	130℃
表面抵抗率	約0.6Ω/sq(60μm厚)	対象	PPS、PBT、一般プラスチック、ガラス、一般金属など
用途	医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 など		

アクリル樹脂、銀、銅を主成分とした有機溶剤系の導電塗料をスプレー缶に封入した、エアゾールタイプの導電塗料です。

塗膜には僅かに柔軟性が有る為、屈曲や衝撃にも割れにくく、導電性の低下が少ないため、フィルムなどフレキシブルな基材へのコーティングにも適しています。

特に高周波帯域で高い遮蔽性能を発揮します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

