


品番 : EA942FC-2

品名 : 1.0kg 耐熱塗料(艶消し/黒)

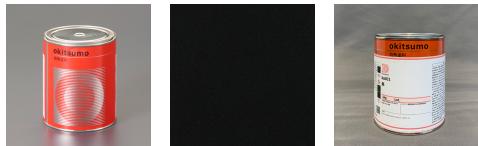

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,550円(税抜) / 9,405円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,550円(税抜) / 9,405円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/14 22:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1539ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| メーカー | オキツモ | 型番 | 601 |
| 商品名 | スタンダード カラー | カラー | 黒 |
| 内容量 | 1kg | 耐熱温度 | 600°C |
| 標準使用量 | 刷毛塗り:120g/m ² (2回) エアレス塗装:300g/m ² (1回) | 希釈材 | 50・100シンナー |
| 希釀率 | 刷毛塗り:0~10wt% エアレス塗装:10~20wt% | 乾燥時間 | 1時間(5°C) 30分(20°C) 30分(30°C) |

耐熱性と耐候性に優れたシリコーン樹脂と紫外線や水分の遮断に優れた鱗片状アルミニウムの組み合わせにより、優れた耐熱性と耐食性を実現

高温でもしっかり保護

無機顔料が錆を防ぐ

専用シンナーはEA942FG-1--2をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.