


品番：EA943PB-12

品名：12mmx55m フィラメントテープ

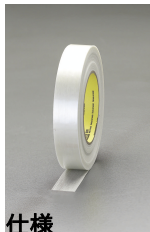


販売価格	1,510円(税抜) / 1,661円(税込)		
カタログ価格	1,510円(税抜) / 1,661円(税込)		
在庫数	最新在庫: 88 (2026/04/08 20:33現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1436ページ		



仕様



品名	EA943PB-12
規格	幅12mm 長さ55m
材質	基材:ポリプロピレン(ガラス繊維補強) 粘着剤:合成ゴム系
粘着力	6.3N/10mm
引張強度	665N/10mm
破断曲げ強度	5.0%
使用温度範囲	4.4~49℃
内芯径	76mm(3")

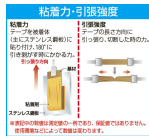

メーカー	3M	型番	89812X55
幅	12mm	長さ	55m
厚さ	0.17mm	材質	基材:ポリプロピレン(ガラス繊維補強) 粘着剤:合成ゴム系
用途	各種材料の結束、仮固定および封かんなどに	内芯径	76mm(3")
色	透明	使用温度範囲	4.4~49℃
粘着力	6.3N/10mm	引張強度	665N/10mm
破断曲げ強度	5.0%		

結束、梱包、仮固定に向いています。

初期接着性に優れています。

保持性に優れています。

耐水性、耐摩耗性があります。

代替品

品番	EA943PB-18
コメント	変更点:テープ幅18mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.