



品番：EA943SA-12

品名：12.7mmx32.9m 鉛箔テープ

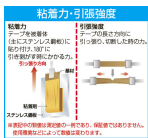

販売価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
カタログ価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/05/02 05:32現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1452ページ		

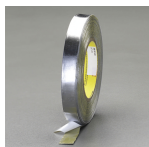

項目	単位	値
粘着力	N/10mm	3.88
引張強度	N/10mm	35.7
破断曲げ強度	%	12.0

仕様

メーカー	3M	型番	420 12X32
幅	12.7mm	長さ	32.9m
厚さ	0.17mm	材質	基材:鉛箔 粘着剤:ゴム系
用途	電気メッキのマス킹、放射線の防壁用、防湿用シール、化学処理のマス킹、X線の遮蔽用	使用温度範囲	-51~107℃
粘着力	3.88N/10mm	引張強度	35.7N/10mm
破断曲げ強度	12.0%		

導電性・耐熱性・耐候性を備えており、鉛箔の特徴を生かした特殊用途に使用されます。

耐薬品性・耐熱性・耐候性に優れたゴム系粘着剤を使用しております。

電気の良い導体であるので、電気メッキのマス킹に使用すると、エッジの盛り上がりがなく、後で研磨する必要がありません。

広い温度範囲で良好な耐熱性を示し、短時間の使用であれば、さらに高温にも耐えます。

なじみが良く、作業性が優れております。

使用にあたってはテープの端をスプーンの背とか、丸いドアの取っ手のような丸みのあるものでなでつけるか、こすると良い結果が得られます。

耐候性は極めて良く、屋外でも充分性能を発揮します。

米国連邦規格HH-T-29Aに合格します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.