 



品番：EA943SC-25A

品名：25mmx55m アルミ箔テープ



販売価格	5,690円(税抜) / 6,259円(税込)		
カタログ価格	5,690円(税抜) / 6,259円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 03:35現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			

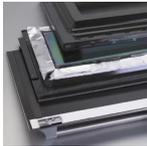

品名	EA943SC-25A
規格	25mmx55m
材質	基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系
用途	屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用に
引張り強度	49N/10mm
粘着力	5.5N/10mm
使用温度範囲	-54~149℃
厚さ	0.12mm
幅	25mm
長さ	55m
商品入数	1巻
販売単位	巻
カタログページ	

仕様

メーカー	3M	型番	42525X55
用途	屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用に	幅	25mm
長さ	55m	厚さ	0.12mm
材質	基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系	使用温度範囲	-54~149℃
粘着力	5.5N/10mm	引張強度	49N/10mm
入数	1巻		

熱や光を反射するテープで、表面を保護し、照明効率を高めます。

耐久性に優れ、過酷なマスキング用途でもきれいに剥がすことができます。

炎、湿気、紫外線に耐えます。

耐熱、耐薬品用途、熱放射、部品強化、シーリングなどに使用されています。

UL746C、UL723L、F.A.R 25.853(a)に適合しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

