



品番：EA943TC-5

品名：25mmx54.8m 耐熱ダクトテープ

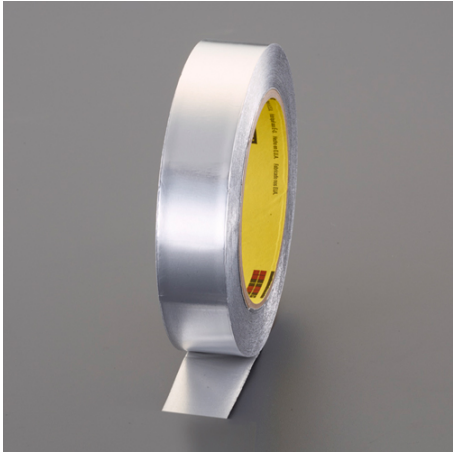

販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 00:49現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1445ページ		

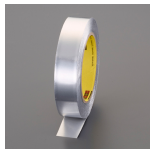

品名	EA943TC-5
規格	25mm x 54.8m
材質	アルミ箔
厚さ	0.09mm
粘着力	4.70N/10mm
引張強度	31.4N/10mm
伸び	5%
使用温度範囲	-50~190℃
再剥離用途	-50~190℃
剥離の不要な用途	-50~310℃
透湿度	1.55g/m <sup>2</sup> 24hr
耐候性・耐老化性	優れています。



シリコン系粘着剤を塗布したアルミ箔テープで、特に耐熱性に優れています

### 仕様

メーカー	3M	型番	433
幅(mm)	25	長さ(m)	54.8
厚さ(mm)	0.09	材質	基材:アルミ箔 粘着剤:シリコン系
用途	エンジンルーム内のハーネス・燃料ホース・ブレーキホースの保護、アスベスト・グラスウールなどの断熱材との併用による熱管理、耐熱ダクトシール、ジェットエンジン用断熱材の補修、金属箔製造時のスプライスに	使用温度範囲	再剥離用途:-50~190℃ 剥離の不要な用途:-50~310℃
引張強度	31.4N/10mm	伸び	5%
粘着力	4.70N/10mm		

基材がアルミ箔ですので、熱および光に対して優れた反射効果が期待できます。

粘着剤がシリコン系ですので広い温度範囲で使用可能です。

透湿度が低いので優れたシールができます。

透湿度:1.55g/m<sup>2</sup> 24hr

耐候性・耐老化性が優れています。

難燃性です。

アルミのもつ特性をそのまま活かして、熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れており、メッキマスキングから、熱の拡散、シール用途まで幅広い用途に使われています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.