


品番：EA943VA-22

品名：25x1.14mm/10m 構造用接合両面テープ°(低温用)

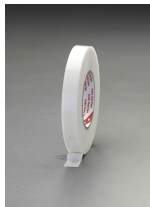

販売価格	6,920円(税抜) / 7,612円(税込)		
カタログ価格	6,920円(税抜) / 7,612円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



低温(0°C)雰囲気化でも使用可能

### 仕様

メーカー	3M	型番	CT-2525X10
幅	25mm	長さ	10m
厚さ	1.14mm	材質	基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
粘着力	41N/10mm	内芯径	76mm(3")
テープ色	白	最高使用温度	149°C
入数	1巻		

#### VHBテープ

補強板の接合、シール用等に

低温接着用、0°C雰囲気下においても良好に貼り付け作業が行えます。

簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。

リベットやねじ、溶接、接着剤の代替としてご使用いただけます。

接着とシーリングを同時に実現します。

ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。

接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。

施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。

より薄く、軽く、異種接合を可能にします。

振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.