


品番 : EA943VZ-41

品名 : 300x200mm 構造用両面接合シート(超強力)



販売価格	940円(税抜)／1,034円(税込)		
カタログ価格	940円(税抜)／1,034円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/21 20:00現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1438ページ		

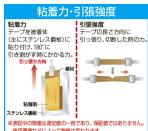

厚さの薄いフォームで強力に接着

仕様

サイズ(mm)	300×200	厚み	0.4mm
材質	基材: アクリルフォーム 粘着剤: アクリル系	粘着力	40N/10mm
色	白	使用温度範囲	-20～150°C

超強力

剥離紙(平面紙)付

高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。

独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮

下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることはありません。

金属に対する非常に強力な接着力です。

簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。

接着とシーリングを同時に実現します。

ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。


施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。

より薄く、軽く、異種接合を可能にします。

振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。

一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。

代替品

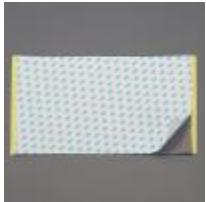	<p>品番 EA943VZ-31A コメント 変更点:厚さ、色など</p>
	<p>品番 EA943VA-1A コメント 卷タイプ</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.