



品番：EA944AL-12

品名：70.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)

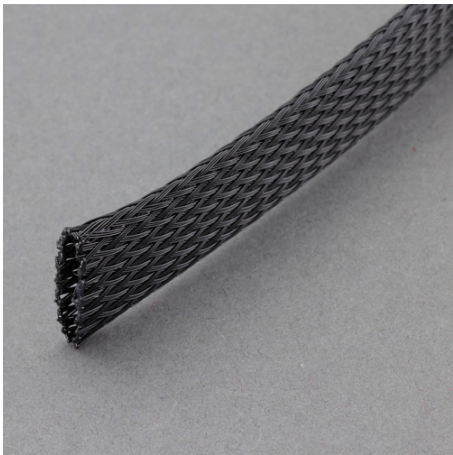

販売価格	17,700円(税抜) / 19,470円(税込)		
カタログ価格	17,700円(税抜) / 19,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 23:38現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1139ページ		

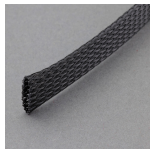

▲商品仕様

FL-70(70.0mmx5m)仕様表

項目	仕様
品名	編組保護チューブ
呼径	70.0mm
全長	5m
材質	ポリエチレンテレフタレート
色	黒
耐温度範囲	-70~125℃
耐薬品性	優れている
耐摩耗性	すぐれた
伸縮性	高い
燃焼試験	合格品



### 仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	FL-70
用途	鉄道車両、自動車、ゴムホース、工作機械などでのケーブル保護用としての編組チューブ	呼径	約φ70mm
最大径	約φ140mm	全長	5m
材質	ポリエチレンテレフタレート	使用温度範囲	-70~125℃
カラー	黒		

伸縮性があり裂傷や擦傷に強く配線やケーブルを保護することに適しています。

耐薬品性に優れています。

耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能です。

線材(ケーブル・配線等)の装着もスムーズにできます。

コネクタの段差もカバーが出来ます。

地球環境にやさしいノンハロゲン製品

RoHS10対応品

UL規格認定品

鉄道車両用材料燃焼試験 合格品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.