



品番：EA944AL-21

品名：22.0mmx 5m 編組保護チューブ(赤)

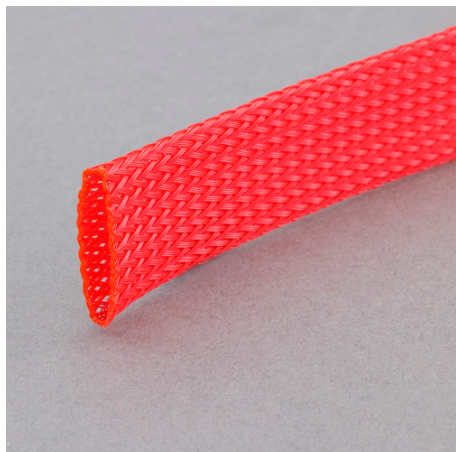

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,870円(税抜) / 3,157円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,870円(税抜) / 3,157円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/07/01 01:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1139ページ | | |

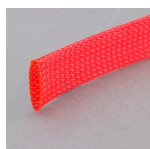

| 品名 | 規格 | 単位 |
|------------|------------|----|
| EA944AL-21 | 22.0mmx 5m | 袋 |



仕様

| | | | |
|--------|------------------------------|-------|---------------|
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | FLC-19 |
| 用途 | ケーブルを裂傷や擦傷から保護するための伸縮チューブです。 | 呼径(φ) | 約22mm |
| 使用最大径 | 約40mm | 全長 | 5m |
| 使用温度範囲 | -70~125℃ | 材質 | ポリエチレンテレフタレート |
| 色 | 赤 | | |

各ケーブルで色分けすることで識別が早くなります。

耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。

耐薬品性に優れています。

耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので 自然径の2倍以上も口径の拡大が可能です。

線材(ケーブル・配線等)の装着もスムーズにできます。

コネクタの段差もカバーが出来ます。

地球環境にやさしいノンハロゲン製品

RoHS10対応品

UL規格認定品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.