



品番：EA944B-15

品名：16.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/4本)

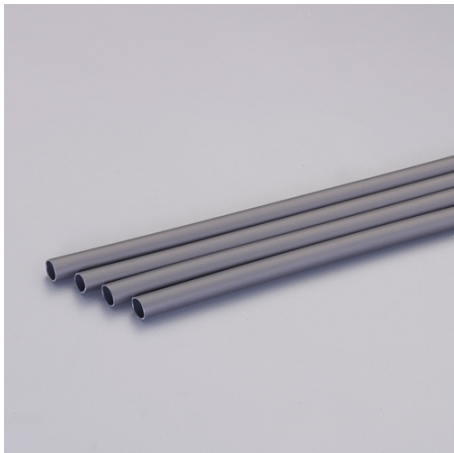

販売価格	1,470円(税抜) / 1,617円(税込)		
カタログ価格	1,470円(税抜) / 1,617円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/05 10:41現在)		
商品入数	4	販売単位	袋
カタログページ	1181ページ		

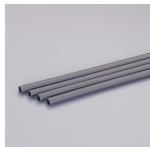

※この図はあくまで参考であり、
実際の製品と異なる場合があります。

仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	CD-16040
用途	船舶用ケーブルや自動制御装置など、 金属線の水分からの保護や束線に利用される熱収縮チューブ	収縮前内径	16.0mm
収縮後内径	4.0mm	収縮後肉厚	2.0mm
全長	500mm	収縮開始温度	80℃
最低完全収縮温度	110℃	収縮率	25%(4:1)
耐電圧	600V	材質	ポリオレフィン
使用温度範囲	-55~125℃	カラー	黒
入数	4本		

ポリオレフィン樹脂と熱溶融着剤の共押出で製造された収縮チューブです。

強絶縁性があり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。

収縮率が4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。

RoHS10対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.