



品番：EA944B-19

品名：52.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/2本)

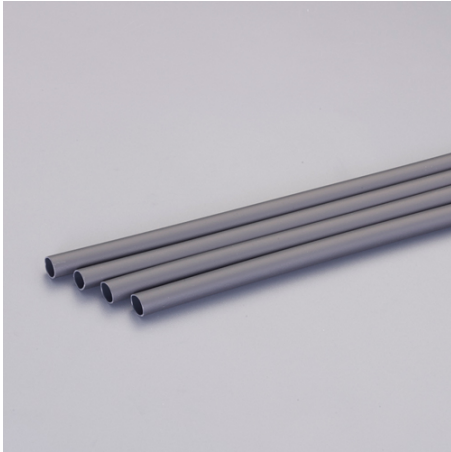

販売価格	3,980円(税抜) / 4,378円(税込)		
カタログ価格	3,980円(税抜) / 4,378円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/01 00:46現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1181ページ		

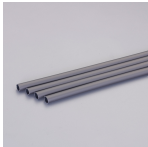

#### 仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	CD-520130
用途	船舶用ケーブルや自動制御装置など、金属線の水分からの保護や束線に利用される熱収縮チューブ	収縮前内径	52.0mm
収縮後内径	13.0mm	収縮後肉厚	2.9mm
全長	500mm	収縮開始温度	80℃
最低完全収縮温度	110℃	収縮率	25%(4:1)
耐電圧	600V	材質	ポリオレフィン
使用温度範囲	-55~125℃	カラー	黒
入数	2本		

ポリオレフィン樹脂と熱溶融着剤の共押出で製造された収縮チューブです。

強絶縁性があり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。

収縮率が4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。

RoHS10対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.