
 
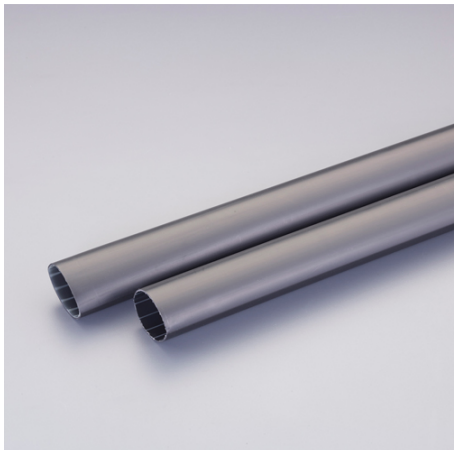


品番：EA944B-21

品名：19.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/2本)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,320円(税抜) / 1,452円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,320円(税抜) / 1,452円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/07/05 12:43現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1181ページ | | |

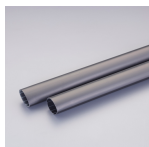

仕様

| | | | |
|-------|----------------------------------|----------|----------|
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | CF-1932 |
| 用途 | 船舶用ケーブルや自動制御装置など、金属線の水分からの保護や束線に | 収縮前内径 | 19.0mm |
| 収縮後内径 | 3.2mm | 収縮後肉厚 | 3.2mm |
| 全長 | 500mm | 最低完全収縮温度 | 120℃ |
| 収縮率 | 16%(6:1) | 耐電圧 | 600V |
| 材質 | ポリオレフィン | 使用温度範囲 | -55~110℃ |
| カラー | 黒 | 入数 | 2本 |

ポリオレフィン樹脂と熱溶融着剤の共押出で製造された収縮チューブです。

強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。

収縮率が6:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。

他社の防水チューブや高収縮チューブでは賄えないホースやコネクタの段差がある箇所にご使用下さい。

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

