


品番：EA944BA-21

品名：21.0mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/5本)

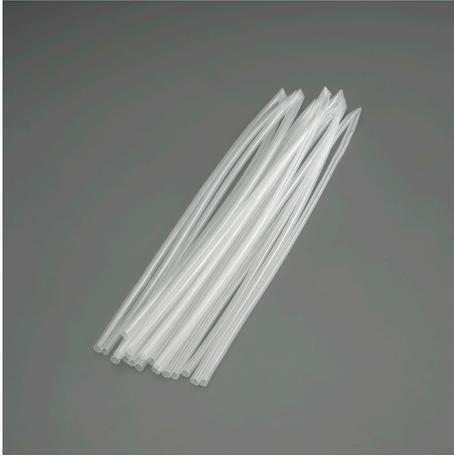

販売価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/12 23:02現在)		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	1182ページ		



品名	熱収縮チューブ	型番	EA944BA-21
メーカー	ヘラマンタイトン	材質	架橋ポリオレフィン
規格	TC26-20.0-CR1	長さ	1m
径	φ21.0mm	収縮後径	φ10.0mm
厚み	0.72mm	収縮率	50%(2:1)
色	透明	入数	5本
用途	電気絶縁	引張強度	10.4MPa以上
耐熱性	90℃	連続使用温度	-55~+105℃
絶縁耐力	25kV/mm以上	柔軟性	高い
RoHS適合	適合		

### 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	TC26-20.0-CR1
内径	収縮前:21.0mm(±0.6) 収縮後:10mm	適用電線サイズ	φ12.0~18.0mm
チューブ形状	円形	厚み(収縮後)	0.72mm
全長	1m	収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃	連続使用温度	-55~+105℃
縦方向収縮率	±5%	引張強度	10.4MPa以上
絶縁耐力	25kV/mm以上	色	半透明
材質	架橋ポリオレフィン	入数	5本
屋内用			
柔軟性の高い薄肉タイプ			
内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易			
RoHS適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

