


品番：EA944BA-4.7

品名：4.5mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)

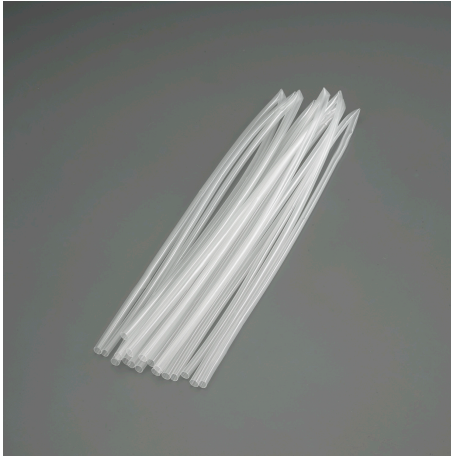

販売価格	505円(税抜) / 556円(税込)		
カタログ価格	505円(税抜) / 556円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/06/04 04:23現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1182ページ		



仕様	規格	単位	備考
品番	EA944BA-4.7	10本	
品名	熱収縮チューブ(透明)		
材質	架橋ポリオレフィン		
規格	TC26-4.0-CR1		
全長	1m		
内径	収縮前: 4.5mm (±0.4) 収縮後: 2.0mm		
厚み	0.44mm		
適用電線サイズ	φ2.4~3.6mm		
収縮率	50%(2:1)		
収縮温度	90℃		
連続使用温度	-55~+105℃		
縦方向収縮率	±5%		
引張強度	10.4MPa以上		
色	半透明		
入数	10本		

仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	TC26-4.0-CR1
内径	収縮前: 4.5mm (±0.4) 収縮後: 2.0mm	適用電線サイズ	φ2.4~3.6mm
チューブ形状	円形	厚み(収縮後)	0.44mm
全長	1m	収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃	連続使用温度	-55~+105℃
縦方向収縮率	±5%	引張強度	10.4MPa以上
絶縁耐力	25kV/mm以上	色	半透明
材質	架橋ポリオレフィン	入数	10本
屋内用			
柔軟性の高い薄肉タイプ			
内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易			
RoHS適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

