


品番：EA944BA-4.7

品名：4.5mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)

	販売価格	535円(税抜)／ 589円(税込)		
	カタログ価格	535円(税抜)／589円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 6 (2025/08/13 03:28現在)		
	商品入数	10	販売単位	PK
	カタログページ	1227ページ		

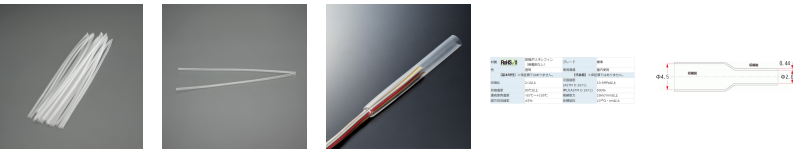

仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	TC26-4.0-CR1
内径	収縮前:4.5mm(±0.4) 収縮後:2.0mm	適用電線サイズ	φ 2.4～3.6mm
チューブ形状	円形	厚み(収縮後)	0.44mm
全長	1m	収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃	連続使用温度	－55～＋105℃
縦方向収縮率	±5%	引張強度	10.4MPa以上
絶縁耐力	25kV/mm以上	色	半透明
材質	架橋ポリオレフィン	入数	10本
屋内用			
柔軟性の高い薄肉タイプ			
内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易			
RoHS適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

