


品番 : EA944BA-8.9

品名 : 8.9mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)

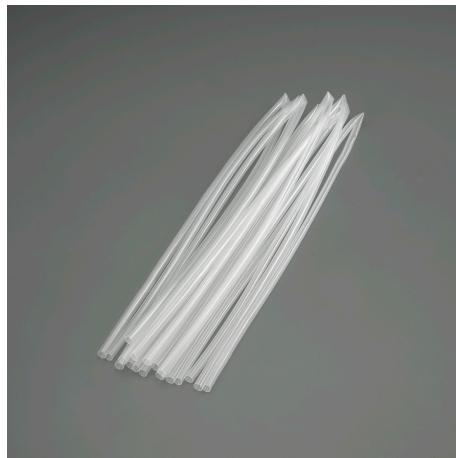

販売価格	900円(税抜)／990円(税込)		
カタログ価格	900円(税抜)／990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/13 21:22現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1227ページ		



## 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	TC26-8.0-CR1
内径	収縮前: 8.9mm ( $\pm 0.5$ ) 収縮後: 4.0mm	適用電線サイズ	$\phi 4.8 \sim 7.2\text{mm}$
チューブ形状	円形	厚み(収縮後)	0.56mm
全長	1m	収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90°C	連続使用温度	-55~+105°C
縦方向収縮率	$\pm 5\%$	引張強度	10.4MPa以上
絶縁耐力	25kV/mm以上	色	半透明
材質	架橋ポリオレフィン	入数	10本

屋内用

柔軟性の高い薄肉タイプ

内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易

RoHS適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

