


品番：EA944BB-45

品名：44mmx100m 熱収縮チューブ(黒)

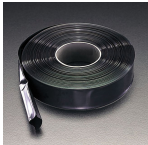

販売価格	6,850円(税抜)／7,535円(税込)		
カタログ価格	6,850円(税抜)／7,535円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/30 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1181ページ		



仕様

フラット時幅	70mm	収縮前内径	44.0mm
熱収縮範囲	70～35mm	熱収縮範囲内径	44～23.6mm
熱収縮率	50%	長さ	100m
厚み	0.08mm	耐電圧	650V
耐熱温度	－15～105℃	材質	収縮性PVC
色	黒		
100℃の加熱で45～50%収縮(直径)します。			
送風機または温水で収縮します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.