 



品番 : EA944BB-7.5

品名 : 7.6mmx100m 熱収縮チューブ(黒)



販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2025/12/16 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1227ページ		

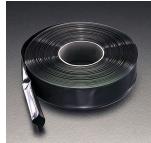

## 仕様

フラット時幅	12mm	収縮前内径	7.6mm
熱収縮範囲	12~6mm	熱収縮範囲内径	7.6~4.1mm
熱収縮率	50%	長さ	100m
厚み	0.08mm	耐電圧	650V
耐熱温度	-15~105°C	材質	収縮性PVC
色	黒		
100°Cの加熱で45~50%収縮(直径)します。			
送風機または温水で収縮します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.