
 


品番：EA944BH-123

品名：4mm x 8m 熱収縮チューブ(青)

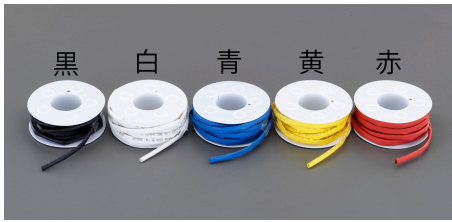

販売価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
カタログ価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
在庫数	最新在庫: 127 (2025/05/02 23:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1227ページ		



仕様

全長	8m	色	青
収縮前内径	φ4.7mm(±0.2)	収縮後内径	φ2mm
収縮前肉厚	0.25mm(±0.05)	収縮後肉厚	0.45mm(±0.10)
耐電圧	600V	使用温度範囲	-55℃~125℃
材質	ポリオレフィン		
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。			
電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に			
RoHS対応品			
燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験) 準拠品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.