


品番 : EA944BH-172

品名 : 8.5mm x 5m 熱収縮チューブ(白)

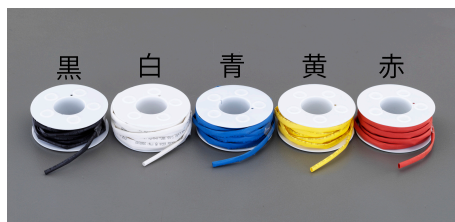

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 920円(税抜) / 1,012円(税込) | | |
| カタログ価格 | 920円(税抜) / 1,012円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 61 (2026/06/22 11:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1181ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|----------------|-------|----------------|
| 全長 | 5m | 色 | 白 |
| 収縮前内径 | φ 8.5mm (±0.3) | 収縮後内径 | φ 4mm |
| 収縮前肉厚 | 0.30mm (±0.08) | 収縮後肉厚 | 0.56mm (±0.10) |
| 収縮率 | 50% (2:1) | 耐電圧 | 600V |
| 使用温度範囲 | -55℃~125℃ | 材質 | ポリオレフィン |
| 重量 | 103.6g | | |

電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。

燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験) 準拠品

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.