
 
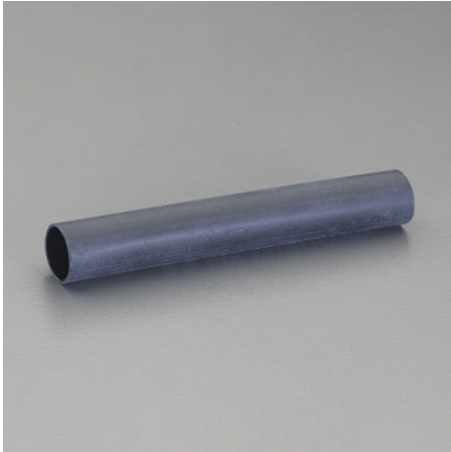


品番：EA944BR-2

品名：20.3x152mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)



販売価格	1,710円(税抜) / 1,881円(税込)		
カタログ価格	1,710円(税抜) / 1,881円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 11:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		

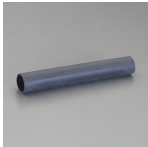

品番	規格	長さ	径	色	重量
EA944BR-2	20.3x152mm	152mm	20.3mm	黒	約18g

仕様

メーカー	パンドウイト (PANDUIT)	型番	HST0.8-6-XY
適用電線サイズ (AWG /MCM)	#8~#1/0	収縮前内径	φ 20.3mm
収縮後内径	φ 5.1mm	収縮後肉厚	2.8mm
全長	152mm	使用温度範囲	-55℃~110℃
収縮温度	120℃	収縮率	66%
耐電圧	600V	色	黒
材質	粘着剤付ポリオレフィン	重量	約18g
IP68			
肉厚タイプ			
電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適			
UL規格における難燃性VW-1グレードの認定品			

代替品

品番	EA944B-17
コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.