
 


品番：EA944D-64L

品名：40形/40W用 蛍光灯用飛散防止チューブ

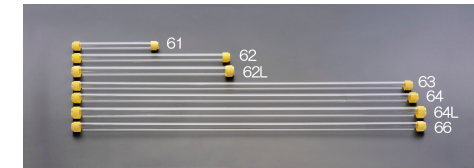

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,330円(税抜)／2,563円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,330円(税抜)／2,563円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/01 14:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                                                                  |                |       |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------------|
| 材質                                                                               | ポリカーボネート樹脂     | 色     | 本体:透明、キャップ:黄                 |
| 40形                                                                              |                |       |                              |
| 電力                                                                               | 40W            | 蛍光灯規格 | ガラス管径:32.5mm、長さ:1198mm、口金:30 |
| 本体サイズ(外径×内径×長さ)                                                                  | 37×35.8×1166mm |       |                              |
| UVカットの為、昆虫の飛来を減少させます。                                                            |                |       |                              |
| 蛍光灯を透明のチューブに入れるだけで既存の蛍光灯を飛散防止タイプに変換することができます。                                    |                |       |                              |
| ポリカーボネート樹脂製のチューブの両端を同素材のキャップで簡単にしっかり固定しますので、衝撃に強く、万一落下しても中のガラスの破片が飛散するおそれはありません。 |                |       |                              |

代替品

|  |      |            |
|--|------|------------|
|  | 品番   | EA944D-101 |
|  | コメント | 仕様ご確認下さい。  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.